


品番 : EA351HC-32

品名 : 32A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)

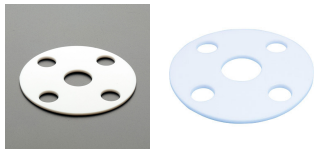

販売価格	1,920円(税抜) / 2,112円(税込)		
カタログ価格	1,920円(税抜) / 2,112円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/24 21:23現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1462ページ		



#### 仕様

呼び径	32A	厚み	3.0mm
使用温度範囲	水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100℃	材質	PTFE
適用流体	水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など		
全面形パッキン			
JIS5K			
純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です			
最高圧力	1.0MPa	ボルト穴数	4

#### 代替品

品番	EA351HF-32
コメント	JIS 10K



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.