


品番 : EA353AR-15

品名 : 635mm 腕カバー(溶接用・牛革)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,500円(税抜) / 13,750円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 12,500円(税抜) / 13,750円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/07/06 09:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 双 |
| カタログページ | 0087ページ                       |      |   |

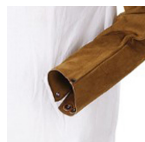

袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます

#### 仕様

|                        |               |     |        |
|------------------------|---------------|-----|--------|
| 全長                     | 635mm(片袖当り)   | 最大幅 | 約300mm |
| 手首幅                    | 約110/130mm    | 肩口幅 | 約300mm |
| 材質                     | 牛床革(スプリットレザー) | 入数  | 1双     |
| 重量(g)                  | 約375(片袖当り)    |     |        |
| ケブラー縫製                 |               |     |        |
| 調整可能なストラップ付            |               |     |        |
| 火花や軽いスパッタから腕と肩を保護します。  |               |     |        |
| 袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます。 |               |     |        |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.