


品番：EA353AT-101

品名：[M] 溶接用ロング革手袋(牛革)



販売価格	6,530円(税抜) / 7,183円(税込)		
カタログ価格	6,530円(税抜) / 7,183円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/06/17 01:15現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	0091ページ		

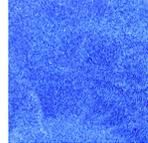

ケブラーの特性

- ケブラーは付着性に劣るポリブレンが
織成した高性能繊維です。
- その最大の特性は高強度、高弾性率に
あつたうえ、耐燃性、耐熱性、耐油性、
耐薬品性、耐露から飛沫まで広範囲の
環境で使用できること、幅広い耐衝撃力を
持ち合わせています。
- ケブラーは高強度、高弾性率に由来する
高伸縮により変形します。変形した場合は、
元の強度が低下することがありますので、
変形後は使用を避けてください(強いニール
ワークに耐えるための注意です)。

仕様

サイズ	M	全長(mm)	533
掌周り(mm)	261	中指長さ(mm)	88
厚み	3.1mm	材質	牛革
耐熱温度	315℃		
ケブラー縫製			
負荷のかかる親指部分にはライン補強			
肘までしっかり保護するパッド入り			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.