


品番：EA353AT-123

品名：[XL] 溶接用革手袋(耐切創)

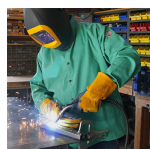

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,750円(税抜) / 10,725円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,750円(税抜) / 10,725円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/07/06 19:00現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 双 |
| カタログページ | 0091ページ                      |      |   |



Fully lined and padded gipkin palm for comfort



ReziPatch® wrist padding



OnyPatch® padded side reinforcement



サイズについて  
LL ⇄ XL、3L ⇄ 2XL  
※表記と実サイズはメーカーによって異なる場合があります。

## 仕様

|   |       |     |                    |
|---|-------|-----|--------------------|
| サイズ   | XL    | 材質  | 手の甲: 牛革<br>手の平: 豚革 |
| 全長  | 340mm | 掌回り | 280mm              |
| 中指長さ  | 100mm | 厚み  | 2.5mm              |
| 耐熱温度  | 260℃  |     |                    |
| ケブラー縫製  |       |     |                    |
| 負荷のかかる親指部分にはライン補強   |       |     |                    |
| 手首外側・小指外側に補強付   |       |     |                    |
| ANSI規格 耐切創レベルA5   |       |     |                    |
| EN388:2003規格 耐切創レベル3  |       |     |                    |
| ●ANSIカットレベル…ASTM(米国材料試験協会)によって標準化・規定された国際的な切創基準(切創レベル1~5(高))。CEN(欧州標準化委員会)のEN388基準より厳しい評価内容となっています。 |       |     |                    |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.