


品番：EA353AT-31

品名：[M] 手袋(熔接用・牛革)



販売価格	3,910円(税抜) / 4,301円(税込)		
カタログ価格	3,910円(税抜) / 4,301円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2025/08/04 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	0090ページ		

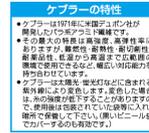

ケブラーの特性
●ケブラーは1971年に東洋紡(株)が
開発した高性能繊維です。
●その最大の特性は高強度、高弾性率に
ありますが、耐磨性、耐熱性、耐薬品性、
耐摩耗性、耐燃性から高温まで広範囲の
環境で使用することができます。
●ケブラーは高強度、高弾性率に劣る
他の繊維より劣ります。劣る場合は、
その強度が低下することがあります。
で、使用後は適切な方法でメンテナンス
場所を確認して下さい。使いこめると
でかくなる可能性があります。

カタログ訂正 25/02/13 全長の訂正。誤:330mm、正:320mm(9025 No.56)

内側はクッションコア張りで、快適な着け心地です

仕様

サイズ	M	全長(mm)	320
掌周り(mm)	285	中指長さ(mm)	82
厚み	3.1mm	カフス長	約120mm
袖口幅	約180mm	材質	本体:牛床革 本体内側:クッションコア張り カフス内側:コットンライナー
耐熱温度	約350℃	重量	約323g

内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。

耐炎性ケブラー糸縫製

親指内側と手の平の一部に補強付

指部分マチ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

