


品番：EA354GH-2

品名：[L/650mm] 手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)

	販売価格	1,450円(税抜)／1,595円(税込)		
	カタログ価格	1,450円(税抜)／1,595円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 13 (2025/08/04 09:46現在)		
	商品入数	1	販売単位	双
	カタログページ	2260ページ		

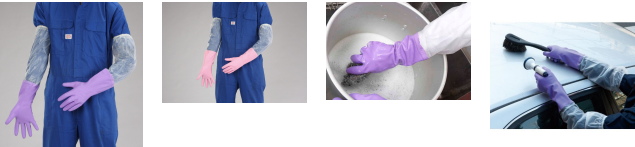

仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	140
サイズ	L	全長(mm)	650
掌周り(mm)	220	中指長さ(mm)	80
材質	手袋表・腕カバー:塩化ビニール 手袋裏:レーヨン・綿	厚み(mm)	0.6
重量	180g	カラー	バイオレット
用途	農業・水産業・漁業・清掃サービス業などに。		

肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛付手袋です。
手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
厚みのある裏毛つき手袋ですが、使いやすいやわらかな仕上がりです。
傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化されています。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏毛に施した抗菌防臭加工により繊維上の菌の増殖を抑え、いやな臭いの発生を防止します。
腕カバー部分はゆったりとしており、作業がしやすく、ぬぎはめしやすくなっております。

塩化ビニル樹脂製のため、天然ゴム製の手袋に比べて、洗剤や油に対して耐久性があります。

吊り下げに便利なフック穴(ハトメ)付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.