


品番 : EA365VA-14A

品名 : AC100V/ 600W ヒートガンセット(軽量型)



販売価格	24,200円(税抜)／26,620円(税込)		
カタログ価格	24,200円(税抜)／26,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 06:58現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0886ページ		

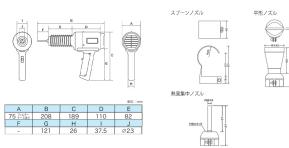

仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	PJ-210A1※ESCOオリジナルセット品
用途	シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	600W	スイッチ	3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
温度	450°C	風量	125L/min
風速	400m/min	サイズ	208×70×177(H)mm
重量	約600g	材質	鋼板、合成樹脂
コード長	3m	付属品	ノズル3種類(スプーンノズル、熱風集中ノズル、平形ノズル)、スチールケース、フィルター×1、R型スタンド

軽量小型モデルで熱風温度450°Cを実現

工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用

ホディ構造の変更で軽量を実現

電源コード長が3mで、電源から離れた場所などの作業や、使用時の取り回しを向上

〈55mmスプーンノズル仕様〉

- ・形状:フックノズル
- ・全長:87mm
- ・口幅:55mm

- ・材質:鋼板
- ・重量:58g
- ・用途:熱収縮チューブ加工などに
- ・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。

〈φ 6mm熱風集中ノズル仕様〉

- ・形状:集中ノズル
- ・全長:87mm
- ・軸長:57mm
- ・先端内径:6mm
- ・材質:鋼板
- ・重量:50g
- ・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。

〈42mm平形ノズル仕様〉

- ・形状:平型ノズル
- ・全長:89.5mm
- ・先端サイズ(内寸):3×42mm
- ・材質:鋼板
- ・重量:74g
- ・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。

<使用上の注意>

- ・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。
- ・本製品は高温工業用熱風機です。
- ・吹き出し温度は300°C以上、本体の内部温度は1000°C以上になります。
- ・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。
- ・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
- ・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.