
 


品番 : EA365VA-3

品名 : AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用)

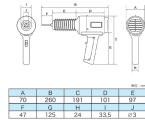

販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 14:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0095ページ0864ページ		



A	B	C	D	E
φ70	260	111	110	φ70
φ70	120	24	115	φ70

### 仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	PJ-203A1
用途	塩ビ溶接専用モデル、床材の継目処理 や塩ビ溶接棒を使った作業に	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	300W	スイッチ	3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
温風温度	310℃	風圧	130mmAq
重量	約740g	サイズ	φ70(W)×260(L)×191(H)mm
材質	鋼板、合成樹脂	コード長	3m
付属品	フィルター×1、R型スタンド、溶接塩ビ 棒・軟質タイプ×1		

#### 溶接専用プラジェット

溶接に特化した、ノズルの先が細い専用のモデル

堅牢な鋼板ボディを採用

塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました

電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上

#### <別売りアタッチメント>

溶接用ノズル:EA365DV-11

<使用上の注意>

- ・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。
- ・本製品は高温工業用熱風機です。
- ・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。
- ・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。
- ・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
- ・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.