



品番：EA365VB-3

品名：AC100V/1200W ヒートブローワー(温度可変式)

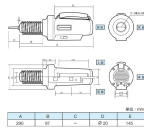

販売価格	86,000円(税抜)／94,600円(税込)		
カタログ価格	86,000円(税抜)／94,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/20 03:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

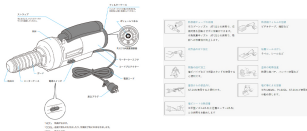

カタログ訂正 23/12/15 ●温度 誤:室温～500℃ 正:室温～420℃(9032 No.54、55)

仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	PJ-218A
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	1200W
温風温度	室温～420℃(電子温度可変) ※別売りの熱風集中ノズル (EA365VD-3)装着時は約500℃	風量	0.3m3/min～0.4m3/min
風速	900m/min～1200m/min	スイッチ	3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長	3m	サイズ	φ96(W)×290(L)×96(H)mm
重量	約1100g	付属品	フィルター×1、カーボンブラシ×1

高温工業用熱風機です。

据置タイプ
噴出し温度は400℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。

加熱しようとするものに近づけ、適切な距離を保って、均一に熱風をあてます。

風量調整機能付き

ヒーター温度を電子コントロールでき、風量の調整を後部風量つまみで調整します。

アタッチメントの種類を選びません。

ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。

<使用上の注意>

- ・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。
- ・本製品は高温工業用熱風機です。
- ・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。
- ・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。
- ・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
- ・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。

<別売りアダプター>

スプーンノズル:EA365VD-1

熱風集中ノズル:EA365VD-2

平型ノズル:EA365VD-3

代替品



品番 EA365VB-1

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.