

品番：EA366GC-15

 
品名：175mm ハンドラッパー(#600)





| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,980円(税抜) / 2,178円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,980円(税抜) / 2,178円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/05/02 21:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0590ページ | | |



●プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに！



●ドリル、バイトの再研磨後の修整に！

 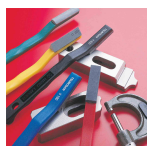

| ◆断面形状と用途例◆ | | |
|------------|------|------------------|
| 名称 | 断面形状 | 主な用途例 |
| 平面形ヤスリ | | 平面の仕上げ |
| 半丸形ヤスリ | | 曲面の仕上げ すのこ仕上げ |
| 丸形ヤスリ | | 丸物の仕上げ |
| 角形ヤスリ | | 四方すくい 仕上げ |
| 三角形ヤスリ | | 溝の仕上げ |

仕様

| | | | |
|----------------------|---------------------|-------|--------|
| 粒度 | #600 | 全長 | 175mm |
| 刃長 | 45mm | 刃幅×厚み | 12×5mm |
| 材質 | 刃:C研粒、 ハンドル:ナイロン | 重量 | 40g |
| プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに | | | |
| ドリル、バイトの再研磨後の修整に | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.