


品番：EA366MG-80

品名：# 800 耐水ペーパー(5枚)

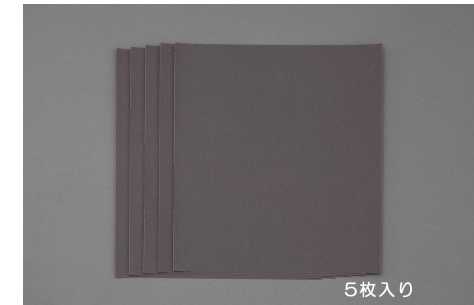

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 285円(税抜)／ 314円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 285円(税抜)／314円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2025/07/17 02:48現在） |      |   |
| 商品入数    | 5                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                  |           |    |                                              |
|----------------------------------|-----------|----|----------------------------------------------|
| メーカー                             | 3M        | 型番 | M/RED 800A                                   |
| 粒度                               | #800      | 砥粒 | シリコンカーバイド                                    |
| サイズ                              | 228×280mm | 重量 | 10g                                          |
| 基材                               | Awt       | 用途 | 自動車・特殊車輛の塗膜研磨、木工生地研磨、樹脂製品塗膜研磨、その他一般金属加工後の研磨に |
| シリコンカーバイト砥粒使用により、シャープな研磨力を発揮します。 |           |    |                                              |
| 耐水性のある基材処理を施してあります。              |           |    |                                              |
| 柔軟性を重視した構造                       |           |    |                                              |
| 入数                               | 5枚        |    |                                              |

代替品

|  |                                                  |
|--|--------------------------------------------------|
|  | <div>品番EA366RG-80</div> <div>コメント仕様ご確認下さい。</div> |
|--|--------------------------------------------------|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.