


品番 : EA366RB-240

品名 : 40mmx36.5m/#240 研磨布ロール

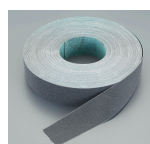

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,890円(税抜) / 7,579円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,890円(税抜) / 7,579円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/23 22:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 0591ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|---------|-----|------------|
| メーカー | 理研コランダム | 型番 | Aクロスロール |
| 粒度 | #240 | サイズ | 40mm×36.5m |
| 砥粒 | アルミナ | 基材 | 布 |
| あらゆる分野の研磨作業に (一般金属/非鉄金属/木工/皮革/繊維の起毛など) | | | |
| 作業に応じて必要な長さにカットして使えます。 | | | |
| 空研ぎ(ドライ)でご使用ください。 | | | |
| 【主な使用用途】 ・バリやキズ取りに ・錆や汚れ落としに ・塗装面の研磨に ・仕上げの研磨に | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.