
 
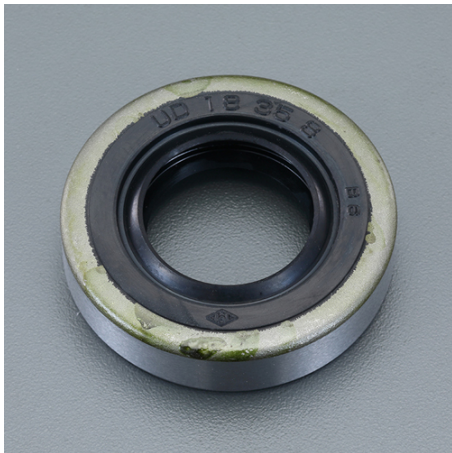



品番：EA423TD-25B

品名：25x38x 7mm オイルシール(タイプ 5/ニトリル)

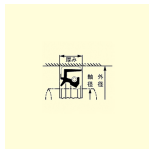

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 575円(税抜) / 633円(税込) | | |
| カタログ価格 | 575円(税抜) / 633円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2024/11/01 08:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1369ページ | | |

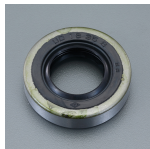

仕様

| | | | |
|---------------------|-----------|--------|--|
| 軸径(mm) | 25 | 外径(mm) | 38 |
| 厚み(mm) | 7 | 材質 | シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線 |
| 適応温度 | -25℃~120℃ | 入数 | 1枚 |
| 耐油、耐摩耗性 | | | |
| タイプ5(JIS B2402) | | | |
| 外周金属 | | | |
| 油用 | | | |
| 保護リップ付で外部からの異物を防ぎます | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.