


品番：EA423TD-35H

品名：35x60x12mm オイルシール(タイプ 5/ニトリル)



販売価格	995円(税抜) / 1,095円(税込)		
カタログ価格	995円(税抜) / 1,095円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 11:21現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1299ページ		

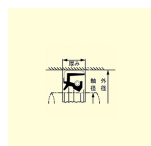

品番	EA423TD-35H
軸径	35
外径	60
厚み	12
材質	ニトリルゴム、冷間圧延鋼板、硬引鋼線
適応温度	-25℃～120℃
入数	1



仕様

軸径(mm)	35	外径(mm)	60
厚み(mm)	12	材質	シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線
適応温度	-25℃～120℃	入数	1枚
耐油、耐摩耗性			
タイプ5(JIS B2402)			
外周金属			
油用			
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.