


品番 : **EA423TF-25B**

品名 : 25x38x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)



販売価格	350円 (税抜) / 385円(税込)		
カタログ価格	350円(税抜) / 385円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/11 11:19現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1298ページ		

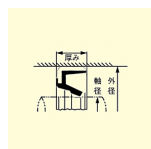

品番	EA423TF-25B
品名	25x38x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
軸径	25
外径	38
厚み	5
材質	ニトリルゴム、冷間圧延鋼板
適応温度	-25℃~120℃
入数	1



仕様

軸径(mm)	25	外径(mm)	38
厚み(mm)	5	材質	シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板
適応温度	-25℃~120℃	入数	1枚
耐油、耐摩耗性			
GM(JIS B2402)			
外周金属			
グリース用			
圧力のかかる所には使用不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.