


品番：EA425AG-3

品名：Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ (ロングハンドル)

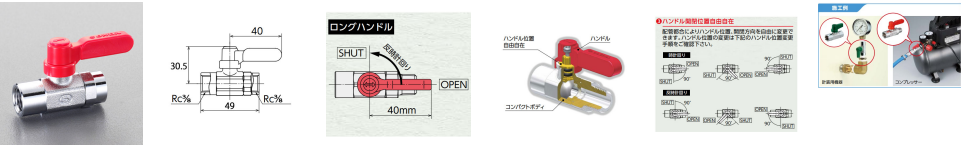

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,560円(税抜)／1,716円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,560円(税抜)／1,716円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/03/28 00:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1049ページ                      |      |   |



仕様

|          |                                                                                         |        |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| メーカー     | オンダ製作所                                                                                  | 型番     | M1-10MLR |
| 取付ねじ     | Rc3/8"                                                                                  | 全長     | 49mm     |
| 最小内径     | 7.5mm                                                                                   | 最高使用圧力 | 1.0MPa   |
| 使用温度範囲   | -20～80℃                                                                                 | 使用流体   | 冷温水・油・エア |
| 流量 (CV値) | 3.7 USgal/min                                                                           | 材質     | 真鍮       |
| 用途       | コンプレッサー等の空圧機器<br>工作機械および機器<br>銅管配管機器<br>小型ポンプ付属機器<br>船舶、農業用機器<br>計装用機器<br>その他産業用機械および器具 |        |          |

|                                   |
|-----------------------------------|
| コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利 |
| 握りやすく開閉操作がラクにできる40mmロングハンドル       |
| 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能       |

