


品番：EA425AH-25

品名：R 3/8"x10.0mm ミニボールバルブ (リングジョイント付)

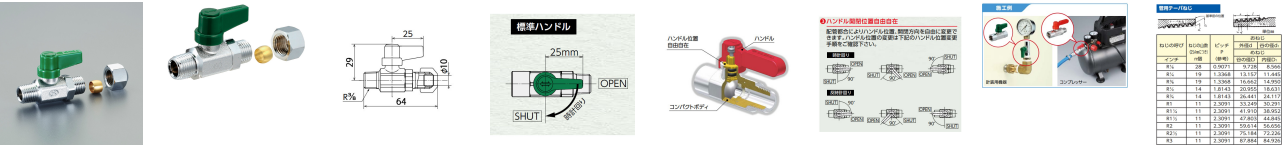

販売価格	1,620円(税抜)／1,782円(税込)			
カタログ価格	1,620円(税抜)／1,782円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 20:06現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1091ページ			



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	M8-1010
取付ねじ	R3/8”	適合銅管	φ 10mm
全長	64mm	最小内径	6mm
使用最高圧力	1.0MPa	使用温度範囲	－20～80℃
使用流体	冷温水・油・エア	材質	真鍮
Rねじ×スリーブ式銅管継手			
コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。			
配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。			
リングジョイント付き			
※ナットの適正締付トルクは20～25N・mです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.