


品番：EA425AH-53

品名：R 3/8"×R 3/8" ミニボールバルブ(アングル型)

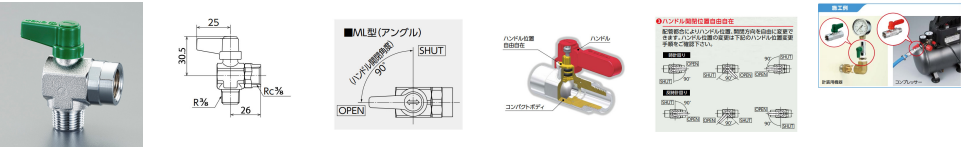

販売価格	1,710円(税抜)／1,881円(税込)		
カタログ価格	1,710円(税抜)／1,881円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/27 23:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1050ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	ML2-10
取付ねじ	オス:R3/8” メス:Rc3/8”	全長	26mm
最小内径	7.5mm	最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	−20〜80℃	使用流体	冷温水・油・エア
流量 (CV値)	2.0 USgal/min	材質	真鍮
用途	コンプレッサー等の空圧機器 工作機械および機器 銅管配管機器 小型ポンプ付属機器 船舶、農業用機器 計装用機器 その他産業用機械および器具		
アングル型			
コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。			
配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

