 

 


品番 : EA425AJ-57

品名 : R 3/8" x 9.0mm ミニボールバルブ (ホースニップル付)

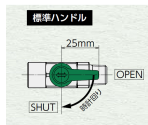

販売価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
カタログ価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/02 12:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1050ページ		



規格	単位	値
口径	mm	9.0
全長	mm	62.0
最小内径	mm	6.0
最大使用圧力	MPa	1.0
使用温度範囲	℃	-20~80
流量(CV値)	USgal/min	3.7
材質		真鍮

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	M5-1009
取付ねじ	R3/8"	タケノコ径	9mm
全長	62mm	最小内径	6mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-20~80℃
使用流体	冷温水・油・エア	流量(CV値)	3.7 USgal/min
材質	真鍮	用途	コンプレッサー等の空圧機器 工作機械および機器 銅管配管機器 小型ポンプ付属機器 船舶、農業用機器 計装用機器 その他産業用機械および器具

コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利

配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能

ホースニップル付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

