


品番：EA425BH-140

品名：R 3/8"x10.5mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,750円(税抜) / 1,925円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,750円(税抜) / 1,925円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/07/06 01:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1048ページ | | |

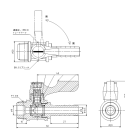

| 品番 | 規格 | 材質 | 取付ねじ | タケノコ外径 | ボア径 | 使用圧力 | 使用温度 | 使用流体 |
|-------------|-------|----|-------|--------|-----|-----------|---------|--------|
| EA425BH-140 | R3/8" | 真鍮 | R3/8" | 10.5mm | 6mm | 0.98MPa以下 | -10~80℃ | 空気・水・油 |

| 品番 | 規格 | 材質 | 取付ねじ | タケノコ外径 | ボア径 | 使用圧力 | 使用温度 | 使用流体 |
|-------------|-------|----|-------|--------|-----|-----------|---------|--------|
| EA425BH-140 | R3/8" | 真鍮 | R3/8" | 10.5mm | 6mm | 0.98MPa以下 | -10~80℃ | 空気・水・油 |

仕様

| | | | |
|------|----------------------------|----------|----------------------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | BH-1310 |
| 取付ねじ | R3/8" | タケノコ外径 | 10.5mm |
| ボア径 | 6mm | 適合ホース内径※ | 9~10mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) | 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所は除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |

ホースニップルー一体型タイプ

バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。

一次側がテーパ(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。

ホースバンドで締め付けることで、ホースを固定できます。

エアークックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

