


品番：EA425BH-210

品名：R 3/8"x10.5mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)

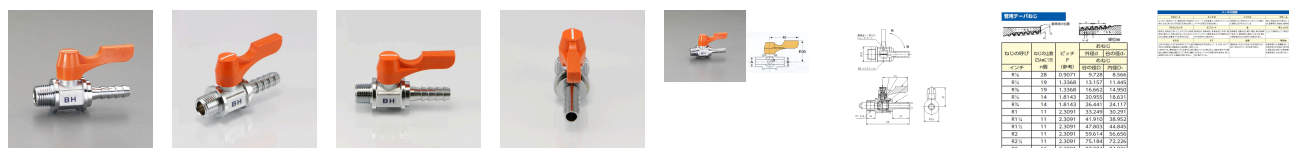

販売価格	2,220円(税抜) / 2,442円(税込)		
カタログ価格	2,220円(税抜) / 2,442円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/07/06 01:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BH-2310
取付ねじ	R3/8"	タケノコ外径	10.5mm
ボア径	8mm	適合ホース内径※	9mm
使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10~80℃ (凍結箇所は除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)

ホースニップル一体型タイプ

バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。

一次側がテーパ(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。

ホースバンドで締め付けることで、ホースを固定できます。

エアークックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

