


品番：EA425BH-214

品名：R 1/2"x14.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)



販売価格	2,490円(税抜) / 2,739円(税込)		
カタログ価格	2,490円(税抜) / 2,739円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/07/06 01:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		

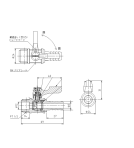

品番	規格	材質	取付ねじ	タケノコ外径	ボア径	適合ホース内径	使用圧力	使用温度	使用流体
EA425BH-214	R1/2"	真鍮	R1/2"	14.0	8.0	13.0	0.98MPa以下	-10~80℃	空気・水・油

品番	規格	材質	取付ねじ	タケノコ外径	ボア径	適合ホース内径	使用圧力	使用温度	使用流体
EA425BH-214	R1/2"	真鍮	R1/2"	14.0	8.0	13.0	0.98MPa以下	-10~80℃	空気・水・油

## 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BH-2414
取付ねじ	R1/2"	タケノコ外径	14mm
ボア径	8mm	適合ホース内径※	13mm
使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10~80℃ (凍結箇所は除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)

ホースニップルー一体型タイプ

バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。

一次側がテーパ(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。

ホースバンドで締め付けることで、ホースを固定できます。

エアークックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

