 


品番：EA425BH-29

品名：R 1/4"x 9.0mm ボールバルブ(ステム式・アングル)




販売価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/10 23:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		



品番	規格	材質	寸法
EA425BH-29	R1/4"	真鍮	9.0mm

※本製品は、空気・水・油の配管に使用できます。ただし、凍結箇所を除く。また、真空状態での使用はできません。

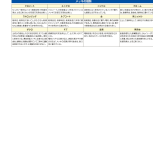

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BH-3209
取付ねじ	R1/4"	タケノコ外径	9mm
ボア径	6mm	適合ホース内径※	8mm
使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)

ホースニップル一体型のアングルタイプ

一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。

ボディとソケット部分がアングル(縦型)になったタイプです。

ハンドルの操作位置を変更することができます。

ホースバンドで締め付けることでホースの固定が可能です。

エアークックの代用に信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

