


品番：EA425BV-33

品名：Rc3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ

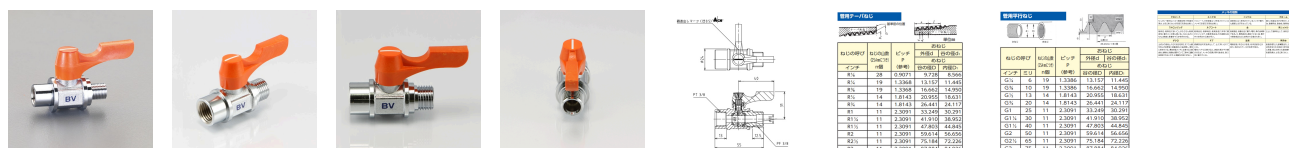

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,030円(税抜) / 2,233円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,030円(税抜) / 2,233円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/07/06 01:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1048ページ                      |      |   |



仕様

|                                       |                            |      |                      |
|---------------------------------------|----------------------------|------|----------------------|
| メーカー                                  | アソー (ASOH)                 | 型番   | BV-2033              |
| 取付ねじ                                  | 雄: G3/8"<br>雌: Rc3/8"      | ポア径  | 8mm                  |
| 使用圧力                                  | 0.98MPa以下<br>(※真空状態では使用不可) | 使用温度 | -10~80℃<br>(凍結箇所を除く) |
| 使用流体                                  | 空気・水・油                     | 材質   | 真鍮(クロムメッキ)           |
| 内・外ネジ型タイプ                             |                            |      |                      |
| 一次側がテーパ(Rc)内ネジ、二次側が平行(G)外ネジの配管用バルブです。 |                            |      |                      |
| 配管環境に良い製品として使用されています。                 |                            |      |                      |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.