


品番 : EA425CA-22

品名 : G1/4"xRc1/4" ボールバルブ (ステンレス製/蝶ハンドル)



販売価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
カタログ価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/07/06 00:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0756ページ1050ページ		

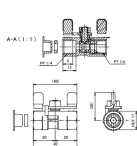

品番	規格	材質	圧力	温度
EA425CA-22	G1/4" x Rc1/4"	SCS13	3.0MPa以下	-10~180℃

品番	規格	材質	圧力	温度
EA425CA-22	G1/4" x Rc1/4"	SCS13	3.0MPa以下	-10~180℃

品番	規格	材質	圧力	温度
EA425CA-22	G1/4" x Rc1/4"	SCS13	3.0MPa以下	-10~180℃

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	VG-7122
取付ねじ	G1/4" x Rc1/4"	使用圧力	3.0Mpa以下
使用温度	-10~180℃ (凍結無きこと)	材質	SCS13
パッキン付			
蝶ハンドル			
ゲージ側が平行 (G) 内ネジ、配管側がテーパ (Rc) 内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.