
 


品番：EA425CB-3

品名：Rc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ステンス製)

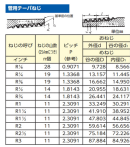

販売価格	5,500円(税抜)／6,050円(税込)		
カタログ価格	5,500円(税抜)／6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/24 20:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1090ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	UM-1033
取付ねじ	R3/8"×Rc3/8"	使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)
使用温度	-10～120℃(凍結無きこと)	材質	ステンレス
外・内ネジ型のステンレス製ミニボールバルブ			
ハンドルの回転方向が自由に設定できます。			
一次側がテーパー (R) 外ネジ、二次側がテーパー (Rc) 内ネジの配管用バルブです。			
喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.