


品番 : EA425CF-102

品名 : R 1/4" x 10mm ユニオン(エルボ / ステンレス製)



販売価格	2,790円(税抜) / 3,069円(税込)		
カタログ価格	2,790円(税抜) / 3,069円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/01/22 08:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		

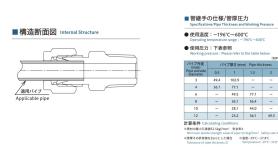

寸法一覧表	
外径	10mm
内径	8mm
ねじ部外径	10mm
ねじ部内径	8mm
ねじ部長さ	10mm
ねじ部材質	SUS316
本体材質	SUS316
締付トルク	12~14N·m
取付ねじ	R1/4"
適用温度	-196~600°C
適用圧力	10bar
耐候性	耐候性
表面処理	鏡面仕上げ
寸法	外径: 10mm 内径: 8mm ねじ部外径: 10mm ねじ部内径: 8mm ねじ部長さ: 10mm ねじ部材質: SUS316 本体材質: SUS316 締付トルク: 12~14N·m 取付ねじ: R1/4" 適用温度: -196~600°C 適用圧力: 10bar 耐候性: 耐候性 表面処理: 鏡面仕上げ

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWL-10-2
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	エルボユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼钢管	適用パイプ外径	10mm
使用温度	-196~600°C	取付ねじ	R1/4"
推奨締付トルク	12~14N·m	材質	SUS316
高圧・高温・低温に耐えられます。			
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。			
真空ラインでも使用可能です。			
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.