
品番: EA425CF-41

品名: R 1/8"x 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)

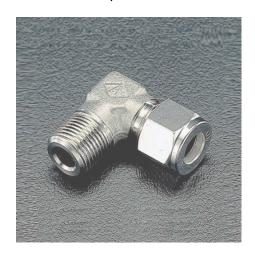

販売価格	<b>2,450円</b> (税抜)/2,695円(税込)				
カタログ価 格	2,450円(税抜)/2,695円(税込)				
在庫数	最新在庫: 9 (2025/11/21 08:52現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1065ページ				











## 仕様

メーカー	アオイ	型番	AWL-4-1
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	エルボユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	4mm
使用温度	−196~600°C	取付ねじ	R1/8"
推奨締付トルク	7~9N·m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.