


品番 : EA425CN-102

品名 : G 1/4"x10mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)



販売価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
カタログ価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 15:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		

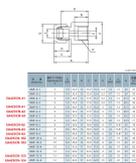

規格	品名	型番	材質	取付ねじ	適用パイプ外径	適用パイプ壁厚	使用温度	推奨締付トルク
G1/4"	ユニオン	AWP-10-2	SUS316	G1/4"	10mm	0.8mm	-196~600℃	12~14N・m

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWP-10-2
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	圧力計ユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	10mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	G1/4"
推奨締付トルク	12~14N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.