


品番：EA425CT-82

品名：Rc1/4"x 8mm ユニオン(隔壁/ステンレス製)

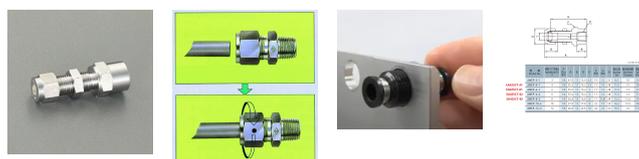

販売価格	2,700円(税抜) / 2,970円(税込)		
カタログ価格	2,700円(税抜) / 2,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 11:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



#### 仕様

メーカー	アオイ	型番	AWEP-8-2
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	隔壁メスユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	8mm
取付ねじ	Rc1/4"	推奨締付トルク	12~14N・m
取付穴径	13.2mm	最大取付板厚	13.5mm
使用温度	-196~600℃	材質	SUS316
高圧・高温・低温に耐えられます。			
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。			
真空ラインでも使用可能です。			
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.