
品番: EA425DC-102

品名: R 1/4"x10mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)

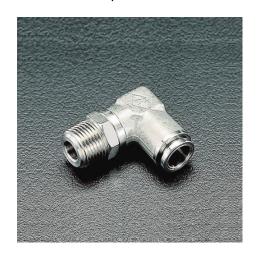

販売価格	<b>5,370円</b> (税抜)/ 5,907円(税込)					
カタログ価 格	5,370円(税抜)/5,907円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/07/24 08:28現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1067ページ					







## 仕様

メーカー	アオイ	型番	USL-102
シリーズ	オールステンレス製ワンタッチジョイン ト	用途	エルボユニオン
チューブ外径	10mm	使用圧力	0~1.0MPa
使用流体	空気·水	使用温度	-15~120℃ (凍結なきこと)
接続ねじ	R1/4"	推奨締付トルク	12~14N·m
材質	SUS316		

工具不要で、配管スペースを大幅に縮小

軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。

プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。

配管スペースを大幅に縮小。

チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

RoHS対応品

## 株式会社エスコ