



品番：EA425FB-102A

品名：R 1/4"x10mm ユニオン(エルボ` /ステンス製)

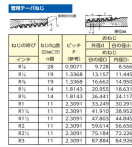

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,310円(税抜) / 3,641円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,310円(税抜) / 3,641円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/04 02:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1026ページ                      |      |   |

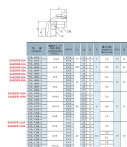

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 締め付けジョイントシリーズ        |                        |
| ■適用流体                | 空気、水、薬品                |
| ■適用温度                | 空気: -65~260℃、水: 0~100℃ |
| ■推奨圧力がチューブ標準使用圧力に準じる |                        |
| ■スリーブとチューブの接続に本志取付け、 |                        |
| 取付けの作業時間を短縮          |                        |
| 取付けサイズ               | 推奨締め付けトルク              |
| R1/4"                | 7~9N・m                 |
| R3/8"                | 12~14N・m               |
| R1/2"                | 22~24N・m               |
| R3/4"                | 28~30N・m               |

### 仕様

|        |           |           |                        |
|--------|-----------|-----------|------------------------|
| メーカー   | アオイ       | 型番        | ESIL-1065-2            |
| シリーズ   | es-fit    | 用途        | エルボユニオン                |
| チューブ外径 | 10mm      | チューブ内径    | 6.5mm                  |
| 使用流体   | 空気、水、薬品など | 使用温度      | 空気: -65~260℃、水: 0~100℃ |
| 取付ねじ   | R1/4"     | 推奨締め付けトルク | 12~14N・m               |
| 材質     | SUS316L   |           |                        |

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.