


品番：EA425MB-66

品名：M 6 x 6mm ロータリーエルボユニオン



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,920円(税抜) / 2,112円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,920円(税抜) / 2,112円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/04 22:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1028ページ | | |

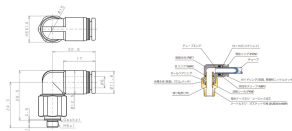

仕様

| | | | |
|----------------------------------|---|--------|---------------|
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | RL6-M6 |
| 用途 | 機器の揺動部、回転部に配管可能なフ ンタッチ継手 | チューブ外径 | 6mm |
| 取付ねじ | M6×1 | 形状 | エルボ |
| 使用流体 | 空気 | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa | 使用温度 | 0~60℃(凍結なきこと) |
| 許容回転数 | 500rpm | 回転トルク | 1.2N・cm |
| 材質 | 樹脂部:PBT 金属部:黄銅(クロムメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR・FKM | 重量 | 20g |
| 回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能 | | | |
| RoHS2対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.