
 


品番：EA425PA-21

品名：6mm・42L/min 真空発生器

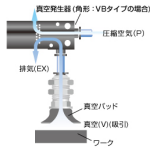

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,750円(税抜) / 3,025円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,750円(税抜) / 3,025円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/13 03:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1029ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|--------|-----------|
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | VBL10-66P |
| 適応チューブ | φ6mm | 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力範囲 | 0.15~0.7MPa | 定格供給圧力 | 0.5MPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) | 到達真空度 | -66kPa |
| 吸込流量 | 42L/min | 消費流量 | 46L/min |
| 材質 | 本体樹脂:PBT 金属部:黄銅(無電解Niメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR | 重量 | 17.5g |

角形ユニオンタイプ

機械式真空スイッチと一体化されたタイプ

ワークを搬送するための必需品

圧縮空気を真空中に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワークの搬送に利用できます。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

