


品番 : EA425PV-6

品名 : 6mm プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)



販売価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
カタログ価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/06/15 12:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1070ページ		

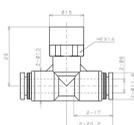

仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	GPU6-6
チューブ外径	6mm	使用流体	空気
表示圧力範囲	0~0.8MPa	精度	±5%(フルスケール)
使用温度範囲	0~60℃(凍結なきこと)	目盛角度	150°
材質	キャップ:アクリル 金属部:黄銅(ニッケルメッキ) 樹脂部:PBT 開放リング:POM	重量	15g

ユニオンストレート

コンパクトな小型圧力計

小さなスペースに取り付け可能

ワンタッチ継手内蔵タイプはチューブを接続するだけで圧力表示

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

