


品番：EA425TC-41

品名：4mm ミニボールバルブ

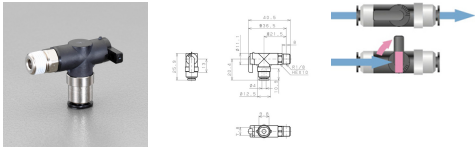

販売価格	1,260円(税抜) / 1,386円(税込)		
カタログ価格	1,260円(税抜) / 1,386円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 09:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1029ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	BVLC01-4
チューブ外径	4mm	ねじサイズ	R1/8"
使用流体	空気	最高使用圧力	0.7MPa
使用真空圧力	-100kPa	使用温度範囲	0~60℃(凍結なきこと)
有効断面積	4mm ²	材質	本体樹脂部:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR
重量	21g		

レバーに目盛り付。簡単な流量調整が可能

機器への空気圧入力を開閉

水を流す事も可能

- ※使用流体が水の際は、次の条件を必ず守ってください。
- ・水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力いかに抑えて使用してください。
 - ・一般水道水は使用可能です。
 - ・水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.