


品番：EA425TN-104

品名：R1/2"x10mm ボールバルブ

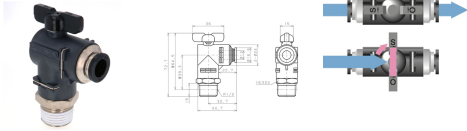

販売価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
カタログ価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 05:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1029ページ		



#### 仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	BVLC60-1004
チューブ外径	10mm	ねじサイズ	R1/2"
使用流体	空気、水(条件有)	最高使用圧力	0.9MPa
使用真空圧力	-100kPa	使用温度範囲	0~60℃(凍結なきこと)
有効断面積	60mm <sup>2</sup>	材質	本体樹脂部:PPS(GF30%) 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR
重量	153g		

機器への空気圧入力を開閉

水を流す事も可能

- ※使用流体が水の時は、次の条件を必ず守ってください。
- ・水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  - ・一般水道水は使用可能です。
  - ・水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

RoHS2対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.