


品番：EA425TP-10

品名：10mm ボールバルブ

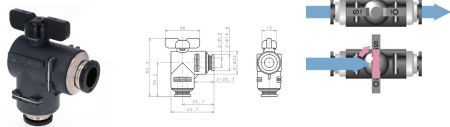

販売価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
カタログ価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/13 04:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1029ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	BVLU60-1010
形状	ユニオンエルボ	チューブ外径	10mm
使用流体	空気、水(条件有)	最高使用圧力	0.9MPa
使用真空圧力	-100kPa	使用温度範囲	0~60℃(凍結なきこと)
材質	本体樹脂部: PPS(GF30%) 金属部: 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング: POM シールゴム: NBR	有効断面積	60mm ²
重量	107g		

機器への空気圧入力を開閉

水を流す事も可能

- ※使用流体が水の時は、次の条件を必ず守ってください。
- ・水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
 - ・一般水道水は使用可能です。
 - ・水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

RoHS2対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.