
 
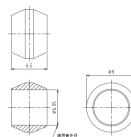


品番 : EA426AD-2

品名：6.35mm(1/4") リング玉(2個)



販売価格	120円(税抜)／ 132円(税込)		
カタログ価格	120円(税抜)／132円(税込)		
在庫数	最新在庫: 98 (2025/06/21 01:44現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1073ページ		

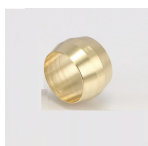

鋼鉄紐手(リングジョイント)作業要領
■鋼をリングナットの穴に止まる位置まで押し込み、ナットを手で締め付けた後、スバメで1/4回転するまで徐々に締め付けて下さい。
※締結部の漏れ、打撃、腐食跡には注意して下さい。また、通常の締め付けは変形による液漏れの発生や残留原因による事後の「応力腐食割れ」の発生に原因になります。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RB-1022
適用管外径	6.35mm	リング玉外径	9mm
幅	6.5mm	使用圧力	3.45Mpa以下
使用温度	－50～150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	2個

銅管継手用リング玉

リングジョイントに使われるリング玉です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.