
 
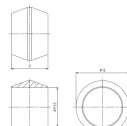


品名 : 9.53mm(3/8") リング玉(2個)



販売価格	160円(税抜)／ 176円(税込)			
カタログ価格	160円(税抜)／176円(税込)			
在庫数	最新在庫: 26 (2025/12/16 18:22現在)			
商品入数	2	販売単位	袋	
カタログページ	1073ページ			

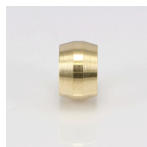

■鋼線をリングジョイントの穴に止まる位置まで押し込み、ナットを手で締め付けた後、スバメで1/4回転するまで徐々に締め付けて下さい。
※締め廻しの際、打撃、振動等に注意して下さい。また、通常の締め付けは変形による発熱の発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」が発生する原因になります。

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RB-1033
適用管外径	9.53mm	リング玉外径	13mm
幅	9mm	使用圧力	3.45Mpa以下
使用温度	−50〜150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	2個
銅管継手用リング玉			
リングジョイントに使われるリング玉です。			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.