
 
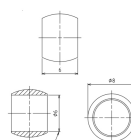


品名：6mm(1/8") リング玉(2個)



販売価格	100円(税抜)／110円(税込)			
カタログ価格	100円(税抜)／110円(税込)			
在庫数	最新在庫: 55 (2025/06/21 01:46現在)			
商品入数	2	販売単位	袋	
カタログページ	1073ページ			

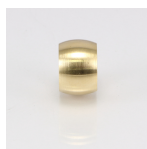

鋼管紐手(リングジョイント)作業要領
■鋼管をリングナットの穴へ止まる位置まで押し込み、ナットを手で締め付けた後、スバナで一定回転させることで徐々に鋼管に付けた下辺の摩擦熱で鋼管、打金、鋼管路には注意して下さいました。通常の締め付けは変形による発熱の発生や焼損の原因による事後の「応力腐食割れ」が生じる原因になります。

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RB-1016
適用管外径	6mm (1/8")	リング玉外径	8mm
幅	6mm	使用圧力	3.45Mpa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	2個
銅管継手用リング玉			
リングジョイントに使われるリング玉です。			

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.