


品名 : Rc1/8"x 8 mm リングジョイント

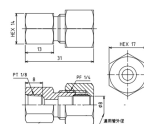

販売価格	460円(税抜)／ 506円(税込)		
カタログ価格	460円(税抜)／506円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/16 11:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1073ページ		



鋼管紐手(リングジョイント)作業要領

■鋼管をリングナットの穴へ止まる位置まで押し込み、ナットを手で締め付けた後、スバナーで一回転回すことで徐々に締め付けて下さい(※接合部の潤滑、打撃、腐食防止には注意して下さい)。また、通常の締め付けは変形による残力の発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」が生じる原因になります。

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RF-1108
取付ねじ	Rc1/8"	適用管外径	8mm
本体六角対辺	14mm	ナット六角対辺	17mm
全長	31mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	−50〜150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

リング玉1個付属

© 2018 ESCO Co.,Ltd.