
 


品番：EA426AF-24

品名：Rc1/4"x6.35mm リングジョイント

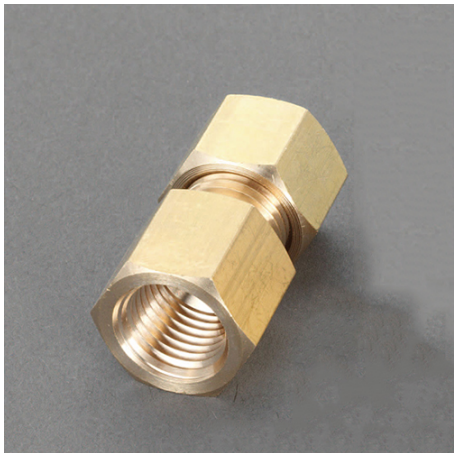

販売価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
カタログ価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/06/13 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
銅管リングジョイントの組み立ては、必ずしも
1回回転するまで締め付けず、2回以上
締め付けることで、銅管の破損を防ぎ、
また、過剰な締め付けによる銅管の破
損を防ぐことができます。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RF-1202
取付ねじ	Rc1/4"	適用管外径	6.35mm
本体六角対辺	17mm	ナット六角対辺	17mm
全長	32mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

内ネジ・リングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式の取付側のネジが内ネジタイプのジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.