
 


品番：EA426AF-26

品名：Rc1/4"x9.53mm リングジョイント

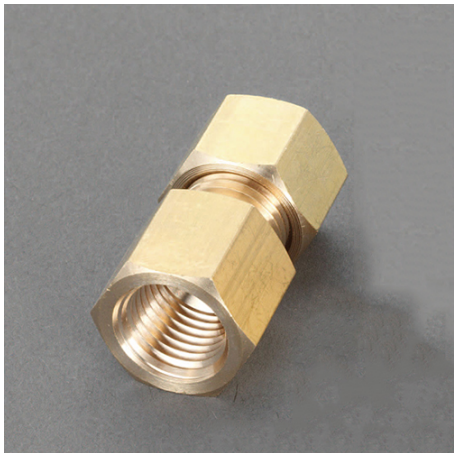

販売価格	755円(税抜) / 831円(税込)		
カタログ価格	755円(税抜) / 831円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2026/06/13 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



管接続手(リングジョイント)作業要領  
■リングジョイントの組み立ては、必ず規定のトルクで締め付けを行ってください。締め付けすぎると、リングの破損や漏れの原因となります。また、締め付けすぎると、リングの破損や漏れの原因となります。また、締め付けすぎると、リングの破損や漏れの原因となります。

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RF-1203
取付ねじ	Rc1/4"	適用管外径	9.53mm
本体六角対辺	17mm	ナット六角対辺	21mm
全長	35mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

内ネジ・リングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式の取付側のネジが内ネジタイプのジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.