


品番：EA426AG-56

品名：R 1/4" x 6 mm リングジョイント

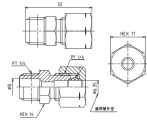

販売価格	290円(税抜) / 319円(税込)		
カタログ価格	290円(税抜) / 319円(税込)		
在庫数	最新在庫: 72 (2025/05/24 02:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1073ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■継ぎ目リングジョイントの締め付け位置で押し込み作業を完了させた後、必ず1分程度締め付けを緩め、その後再度締め付けを行ってください。締め付け位置は必ずしも締め付け位置に一致するものではありません。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-1206
取付ねじ	R1/4"	適用管外径	6mm
本体六角対辺	14mm	ナット六角対辺	17mm
全長	32mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

外ねじリングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.