


品番：EA426AG-61

品名：R 1/4"x 12 mm リングジョイント

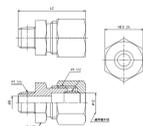

販売価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
カタログ価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/03/24 13:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領  
■継手リングジョイントの取り付け位置で押し込み止めを止める位置まで押し込み、押し込み位置を確認してください。  
押し込み位置を確認するまで締め付けを緩めずに行ってください。  
締め付けが緩む場合は、締め付け位置を確認してください。  
締め付け位置を確認する際は、締め付け位置を確認してください。  
締め付け位置を確認する際は、締め付け位置を確認してください。

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-1212
取付ねじ	R1/4"	適用管外径	12mm
本体六角対辺	22mm	ナット六角対辺	24mm
全長	42mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

外ねじリングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.