


品番 : EA426AH-62

品名 : R 3/8" x 8 mm リングジョイント(エルボ)

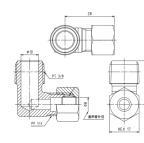

販売価格	775円(税抜)／853円(税込)		
カタログ価格	775円(税抜)／853円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/16 00:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1073ページ		



銅管接手(リングジョイント)作業要領
■管をリングナットのついた位置まで差し込みます。差し込み位置は、ナット側の内径より1mm大きい位置です。差し込み後、ナット側の内径より1mm大きい位置で手で軽く締め付けて下さい。
■差し込み後、ナット側の内径より1mm大きい位置で手で軽く締め付けて下さい。
■また、適度な締付けは非常に大切です。外側の生やれ防止による締め付けが過度になると、外側の生やれが発生する場合があります。

仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	RL-1308
取付ねじ	R3/8"	適用管外径	8mm
ナット六角対辺	17mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150°C	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

リングエルボ

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のエルボタイプのリングジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.