


品番 : EA426AH-64

品名 : R 3/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ)

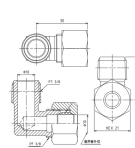

販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/06/13 05:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領  
銅管をリングジョイントに止める位置まで押し込み、ナットを締め付ける前に、必ず一度回すまで手で回して確認してください。その後、締め付け作業に進んでください。締め付け作業は、締め付けによる漏れの発生や、締め付けによる銅管の破損を引き起こす原因となります。

## 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RL-1310
取付ねじ	R3/8"	適用管外径	10mm
ナット六角対辺	21mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個
リングエルボ			
銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のエルボタイプのリングジョイントです。			
専用工具を使わずに接続が可能です。			
リング玉1個付属			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.