


品番：EA426AH-64

品名：R 3/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ)

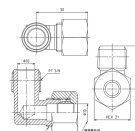

販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/04/22 08:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
銅管をリングジョイントに止める位置まで滑り込ませ、ナットを締め付け、その後、ナットを締め付けるまで、銅管を滑り込ませて下さい。銅管の滑り込みが不完全なまま締め付けると、銅管の破損や漏れの原因となります。また、過剰な締め付けによる銅管の破損や漏れの原因となります。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RL-1310
取付ねじ	R3/8"	適用管外径	10mm
ナット六角対辺	21mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個
リングエルボ			
銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のエルボタイプのリングジョイントです。			
専用工具を使わずに接続が可能です。			
リング玉1個付属			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.