


品番：EA426AN-21

品名：6 mmxG 1/8" リングナット

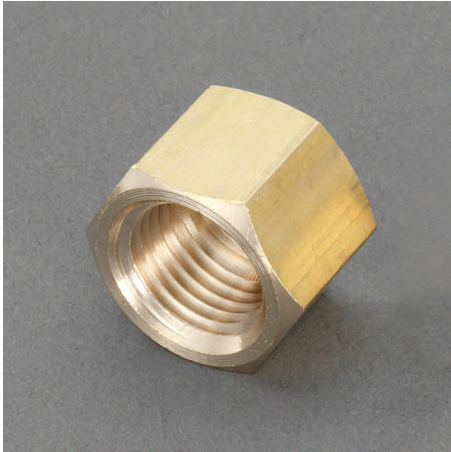

販売価格	130円(税抜) / 143円(税込)		
カタログ価格	130円(税抜) / 143円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2025/05/04 00:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1073ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■銅管継手(リングジョイント)の取り付けは、必ず銅管継手(リングジョイント)の仕様書に記載の作業要領に従って行ってください。また、銅管継手(リングジョイント)の材質は、必ず銅管継手(リングジョイント)の仕様書に記載の材質と一致するものにしてください。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RN-1016
適用管外径	6mm	取付ねじ	G1/4"
六角対辺	12mm	全長	11mm
使用圧力	3.45MPa以下	使用温度	-50~150℃
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮
入数	1個		
銅管用継手			
リングジョイントに使われるナットです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.